



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M12X45

Artikelnummer	07820.120.045
Merk	-
UBB	951351678986
UNSPSC	31161518
EAN	8715492161642
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	45 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ISO	4028
BS	4168-4
NEN	2344
ASME	B18.3.6M
DIN	915
NF	E27-182

Technische specificatie

d-D	M12
dp(max.)	8.5
L (mm)	45
P	1.75
s	6
t (min.)	4.8
z lang (min.)	6

Technische tekening

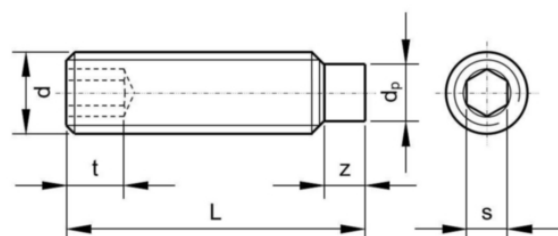

z lang als L $\geq$ 20

z kort (min.) 3