



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M12X60

Artikelnummer	07820.120.060
Merk	-
UBB	951351208719
UNSPSC	31161518
EAN	8715492161666
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	60 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NF	E27-182
BS	4168-4
ISO	4028
ASME	B18.3.6M
DIN	915
NEN	2344

Technische specificatie

d-D	M12
dp(max.)	8.5
L (mm)	60
P	1.75
s	6
t (min.)	4.8
z lang (min.)	6

Technische tekening

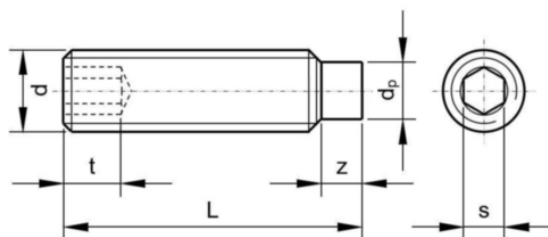

z lang als $L \geq$ 20

z kort (min.) 3