



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M16X30

Artikelnummer	07820.160.030
Merk	-
UBB	951351210699
UNSPSC	31161518
EAN	8715492161840
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	30 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

BS	4168-4
NEN	2344
NF	E27-182
ASME	B18.3.6M
DIN	915
ISO	4028

Technische specificatie

d-D	M16
dp(max.)	12
L (mm)	30
P	2
s	8
t (min.)	6.4
z lang (min.)	8

Technische tekening

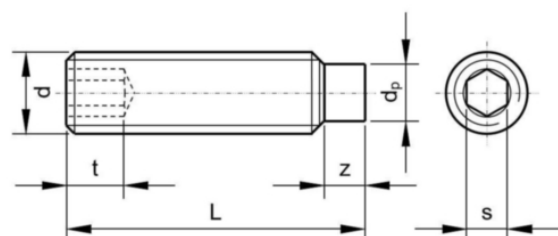

z lang als L $\geq$ 25

z kort (min.) 4