



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M20X40

Artikelnummer	07820.200.040
Merk	-
UBB	951351213172
UNSPSC	31161518
EAN	8715492162007
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	40 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
NF	E27-182
NEN	2344
ISO	4028
BS	4168-4
ASME	B18.3.6M

Technische specificatie

d-D	M20
dp(max.)	15
L (mm)	40
P	2.5
s	10
t (min.)	8
z lang (min.)	10

Technische tekening

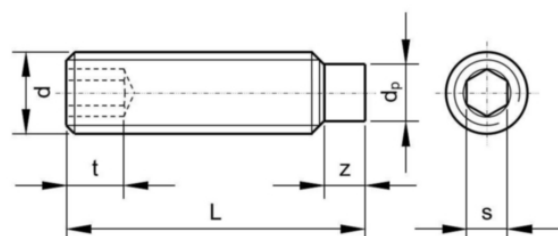

z lang als L $\geq$ 30

z kort (min.) 5