


Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Blank 4.6 M24X100

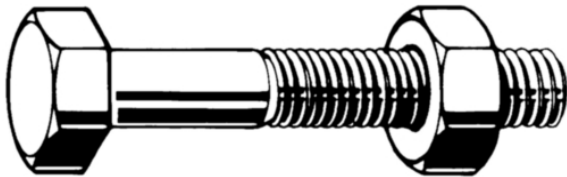

Artikelnummer	08000.240.100
Merk	-
UBB	500621753317
UNSPSC	31161620
EAN	8715494507608
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	100 mm
Klasse	4.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal 4 .


Standaarden

NEN	102/697
ISO	≈4016/4033
NF	E25-115-1/E25-402
DIN	601/555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	100
m	19
P	3

Technische tekening

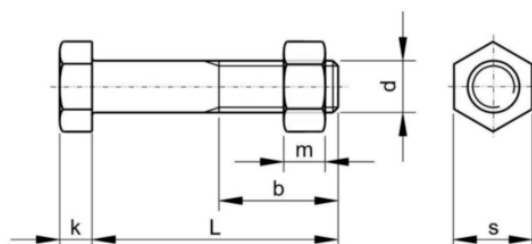

FABORY