

Verzonken slotbout met hoog vierkant met zeskantmoer DIN 605/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M10X50

Artikelnummer	08206.100.050
Merk	-
UBB	951351344506
UNSPSC	31161612
EAN	8715492553485
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Klasse	4.6
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal 4 .


Standaarden

DIN	605/555
-----	---------

Technische specificatie

b (min.)	26
d-D	M10
dk(max.)	24.65
L (mm)	50
m	8
P	1.5

Technische tekening

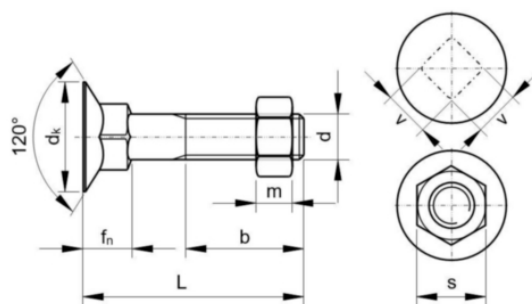

fn (max.)	11.55
s	17
v (max.)	10.58

FABORY