


Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt ≥ 4.6 M12X280

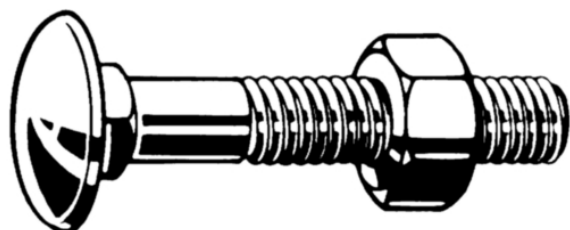

Artikel nummer	08250.120.280
Merk	-
UBB	950351610742
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556127
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M12
Lengte (L)	280
Klasse	≥ 4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	603/555
BS	4933/-
NF	- / E25-402
NEN	303/697
ASME	B18.5.2.3M/-
ISO	8677/-

Technische specificatie

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	30
m	10
d_k (max.)	30.65
Vn (max.)	12.7
P	1.75
b (min.): $L > 200\text{mm}$	49
s	19
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	36
fn (max.)	8.75
k (max.)	6.95

Technische tekening

