


Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 12X50MM

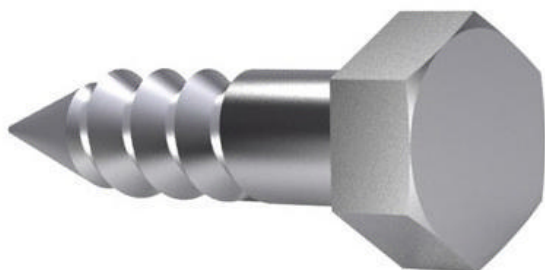

Artikel nummer 08280.120.050

Merk -

UBB 950351113762

UNSPSC 31161508

EAN 8715492557759

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (mm)	12
Lengte (L) (mm)	50
Remarks	Houtschroefdraad vlg. DIN 7998.
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt

Standaarden

DIN	571
NF	E25-607

Technische specificatie

k	8
s	19

Technische tekening

