


Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 12X100MM

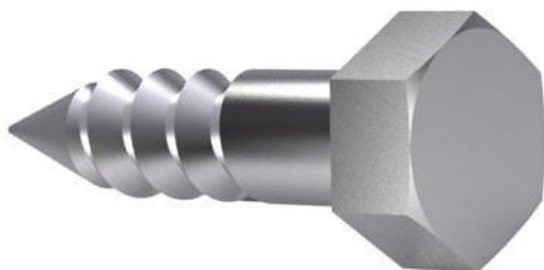

Artikel nummer 08280.120.100

Merk -

UBB 950351114349

UNSPSC 31161508

EAN 8715492557810

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (mm) 12

Lengte (L) (mm) 100

Remarks Houtschroefdraad vlg. DIN 7998.

Aandraaivoorziening Buitenzeskant

Kopsoort Zeskantkop

Materiaalsoort Staal

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Standaarden

NF E25-607

DIN 571

Technische specificatie

k 8

s 19

Technische tekening

