


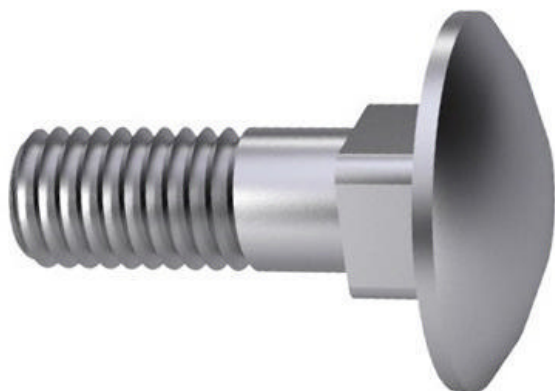

Slotbout DIN 603 Staal Blank 8.8 M6X20

Artikelnummer 08310.060.020

Merk -

UBB 950351616947

UNSPSC 31161612

EAN 8715492558220

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	20 mm
Spoed (P)	1
Klasse	8.8
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈8677
BS	≈4933
DIN	603
NEN	≈303

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk(max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	20
P	1
fn (max.)	4.6
Vn (max.)	6.48

Technische tekening

