


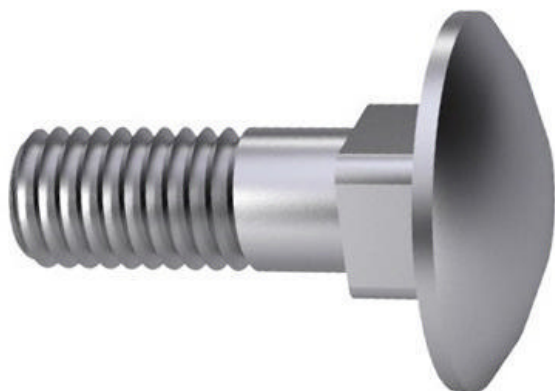

Slotbout DIN 603 Staal Blank 8.8 M10X40

Artikelnummer 08310.100.040

Merk -

UBB 950351619420

UNSPSC 31161612

EAN 8715492558480

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	40 mm
Spoed (P)	1.5
Klasse	8.8
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈8677
DIN	603
BS	≈4933
NEN	≈303

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
dk(max.)	24.65
k (max.)	5.38
L (mm)	40
P	1.5
fn (max.)	6.6
Vn (max.)	10.58

Technische tekening

