


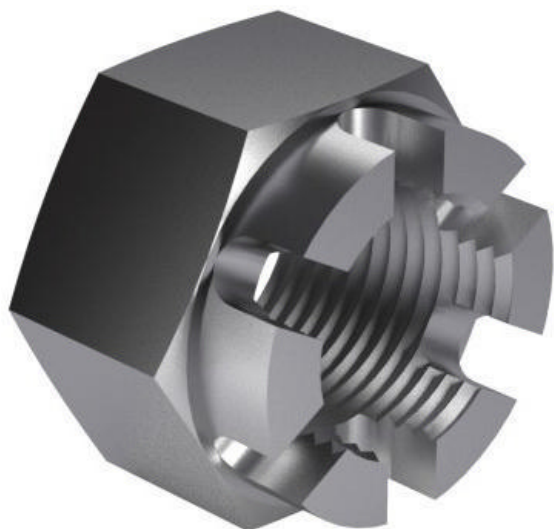

## Kroonmoer DIN 935-1 Staal Blank 4 M22

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 12000.220.001 |
|---------------|---------------|

|      |   |
|------|---|
| Merk | - |
|------|---|

|     |              |
|-----|--------------|
| UBB | 950355104528 |
|-----|--------------|

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 31161707 |
|--------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8715492575401 |
|-----|---------------|

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| PKG. van 25 | Alleen volledige verpakkingen |
|-------------|-------------------------------|

### Technische parameters

|          |     |
|----------|-----|
| Diameter | M22 |
|----------|-----|

|        |   |
|--------|---|
| Klasse | 4 |
|--------|---|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Aandraaivoorziening | Zeskant |
|---------------------|---------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiaalsoort | Staal |
|----------------|-------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Draadrichting | Rechts |
|---------------|--------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Oppervlaktebedekking | Blank |
|----------------------|-------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |
|------------|------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | Kroonmoeren ≤ M12 klasse 5, boven M12 klasse 4. Kroonmoeren ≤ M39 zijn uitgevoerd met 6 gleuven, boven M39 met 8 gleuven.* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN. Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234). Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Standaarden

|     |       |
|-----|-------|
| DIN | 935-1 |
|-----|-------|

|     |     |
|-----|-----|
| NEN | 729 |
|-----|-----|

## Technische specificatie

|                 |     |
|-----------------|-----|
| d-D             | M22 |
| m               | 26  |
| n               | 5.5 |
| Aantal gleuven  | 6   |
| P               | 2.5 |
| s               | 32  |
| Splitpen DIN 94 | 5   |

## Technische tekening

