


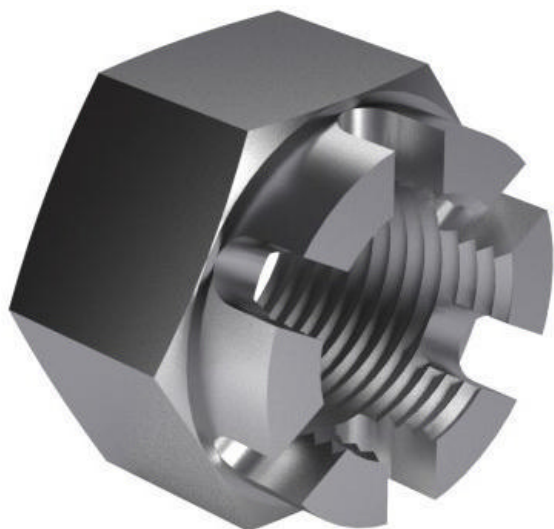

Kroonmoer MF DIN 935-1 Staal Blank 6 M14X1,50

Artikelnummer	12022.140.150
Merk	-
UBB	500648182680
UNSPSC	31161707
EAN	8717077215733
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Klasse	6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaal soort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info

* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN. Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234). Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.

Standaarden

DIN	935-1
NEN	729

Technische specificatie

d-D	M14
m	16
n	3.5
Aantal gleuven	6

Technische tekening

P	1.5
s	22
Splitpen DIN 94	3.2

FABORY

