


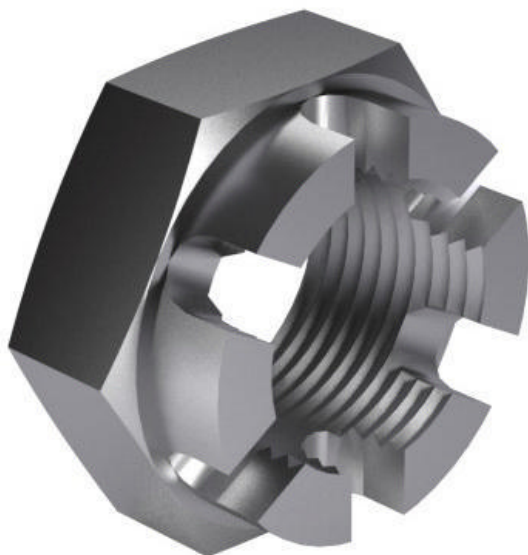

Kroonmoer laag DIN 979 Staal Blank 04 M14

Artikelnummer	12060.140.001
Merk	-
UBB	950355109402
UNSPSC	31161707
EAN	8715492576088
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Klasse	04
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN. Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234). Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.

Standaarden

DIN 979

Technische specificatie

d-D	M14
m	11
n	3.5
P	2

Technische tekening

S

22

Splitpen DIN 94

3.2

FABORY

