


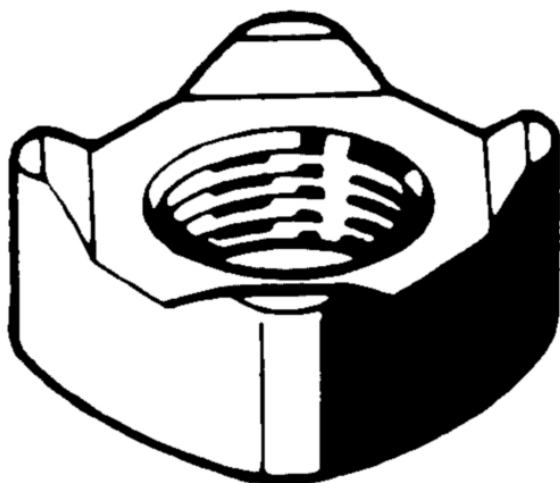

Vierkantlasmoer DIN 928 Staal Max. 0,25%C Blank M8

Artikelnummer	14000.080.001
Merk	-
UBB	950355148350
UNSPSC	31161731
EAN	8715492581655
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Aandraaivoorziening	Vierkant
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	Max. 0.25%C
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze lasmoeren kunnen met bouten klasse 8.8 gecombineerd worden.

Standaarden

DIN	928
-----	-----

Technische specificatie

d-D	M8
Gat $\varnothing$ (H11)	10.5
m (h14)	6.5
P	1.25
s (h14)	14

Technische tekening

