


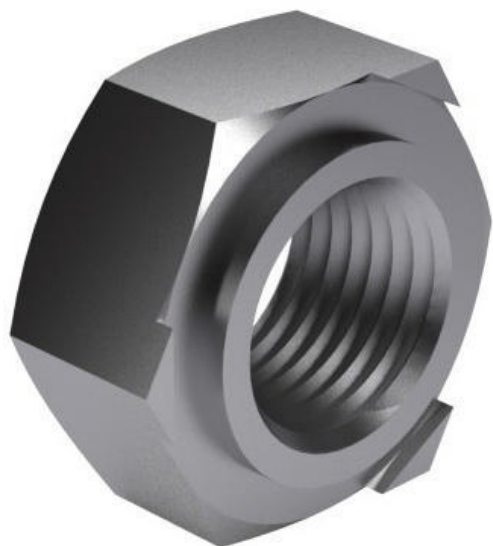

Zeskantlasmoer DIN 929 Staal Max. 0,25%C Blank M3

Artikelnummer	14020.030.001
Merk	-
UBB	950355148764
UNSPSC	31161731
EAN	8715492581693
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	Max. 0.25%C
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze lasmoeren kunnen met bouten klasse 8.8 gecombineerd worden.

Standaarden

DIN	929
-----	-----

Technische specificatie

d-D	M3
Gat ø (H11)	4.5
m (h14)	3
P	0.5
s (h13)	7.5

Technische tekening

