


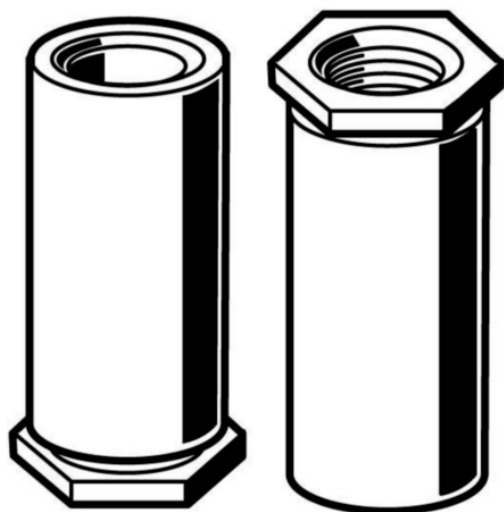

Inpers afstandsteun, open Staal Elektrolytisch verzinkt M3X4,18X3

Artikelnummer	14422.030.003
Merk	-
UBB	500656717732
UNSPSC	31161816
EAN	8712423025936
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters


Diameter	M3
Lengte	3 mm
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze zelfklinkende afstandhouders zijn te gebruiken in plaatstaal met een maximale hardheid van HRB70. Voor plaatstaal met een hogere hardheid worden inpersmoeren aanbevolen.

Standaarden

Technische specificatie

C	4.18
d-D	M3
D	3.2
Gatgrootte	4.2
L (mm)	3

Technische tekening

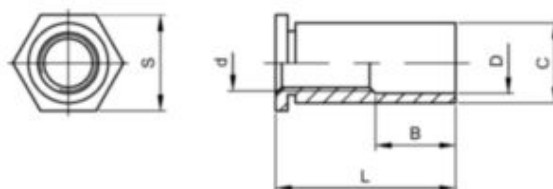

Min. distance sheet 6
edge



Min. aanbevolen 1
plaat dikte

S 4.8