


Knevelschroef met vlakke zijden DIN 444 B Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt 4.6 M8X70

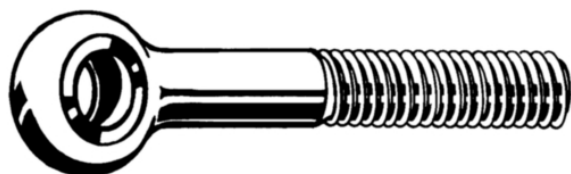

Artikel nummer	16181.080.070
Merk	-
UBB	500647857316
UNSPSC	31161610
EAN	8717077275485
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M8
d ₁	M8
Lengte (L)	70
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	444 B
-----	-------

Technische specificatie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	28
s (max.)	9
P	1.25
d ₂ (H9)	8
d ₃ (max.)	18
b (min.): L ≤ 125mm	22

Technische tekening

