


## Knevelschroef met vlakke zijden DIN 444 B Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt 4.6 M20X100

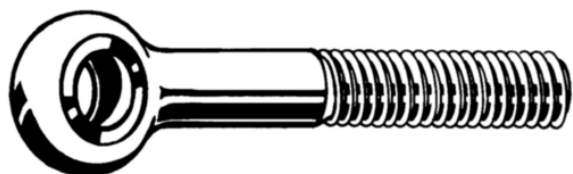

Artikel nummer	16181.200.100
Merk	-
UBB	500647863827
UNSPSC	31161610
EAN	8717077276130
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M20
d <sub>1</sub>	M20
Lengte (L)	100
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

DIN	444 B
-----	-------

### Technische specificatie

s (max.)	22
b (min.): L>200mm	65
P	2.50
d <sub>2</sub> (H9)	18
b (min.): L≤125mm	46
b (min.): 125mm<L≤200mm	52
d <sub>3</sub> (max.)	40

### Technische tekening

