

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M5X35

Artikelnummer 51000.050.035

Merk -

UBB 950351761305

UNSPSC 31161620

EAN 8715492250100

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	35 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	35

Technische tekening

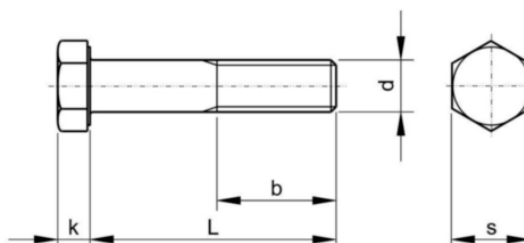

P

0.8

s

8

