

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M6X25

Artikelnummer	51000.060.025
Merk	-
UBB	500571229425
UNSPSC	31161620
EAN	8715494134163
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	25 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	25

Technische tekening

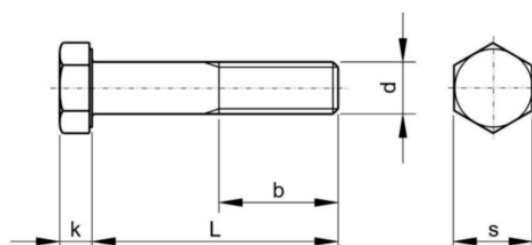

P

1

s

10
