

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M6X30

Artikelnummer 51000.060.030

Merk -

UBB 950351761891

UNSPSC 31161620

EAN 8715492250162

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	30 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	30

Technische tekening

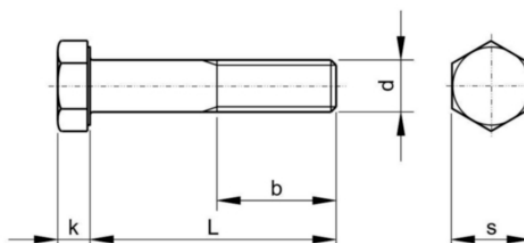

P

1

s

10
