

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M6X90

Artikelnummer	51000.060.090
Merk	-
UBB	951351737899
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250261
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	90 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	90

Technische tekening

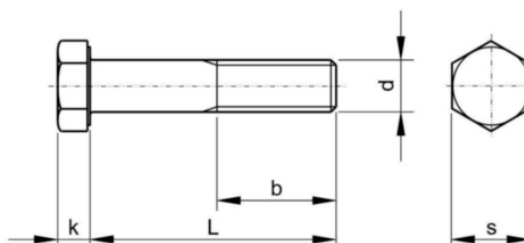

P

1

s

10
