

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M8X30

Artikelnummer 51000.080.030

Merk -

UBB 950351762709

UNSPSC 31161620

EAN 8715492250360

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	30 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	30

Technische tekening

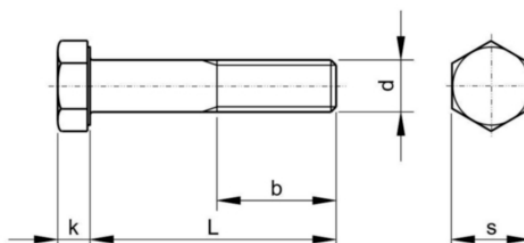

P 1.25

s 13
