

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M8X85

Artikelnummer	51000.080.085
Merk	-
UBB	500571229839
UNSPSC	31161620
EAN	8715494134200
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	85 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	85

Technische tekening

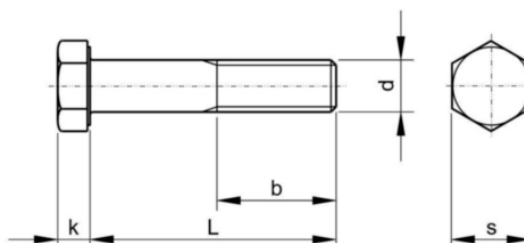

P 1.25

s 13
