

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M8X100

Artikelnummer	51000.080.100
Merk	-
UBB	950351763871
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250483
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	100 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	100

Technische tekening

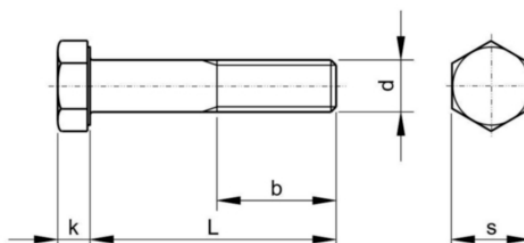

P 1.25

s 13
