

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M8X220

Artikelnummer	51000.080.220
Merk	-
UBB	500571229912
UNSPSC	31161620
EAN	8715494134231
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	220 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	220

Technische tekening

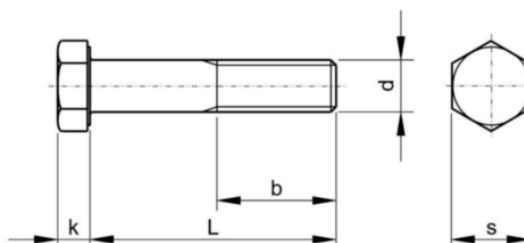

P 1.25

s 13
