

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M10X210

Artikelnummer	51000.100.210
Merk	-
UBB	500571243772
UNSPSC	31161620
EAN	8715494134262
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	210 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Technische tekening

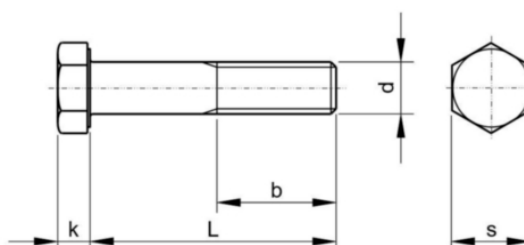

L (mm) 210

P 1.5

s 17