

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M10X440

Artikelnummer	51000.100.440
Merk	-
UBB	500571244432
UNSPSC	31161620
EAN	8715494134361
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	440 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Technische tekening

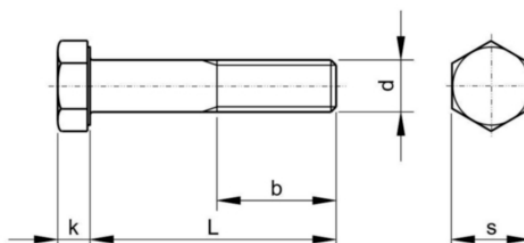

L (mm) 440

P 1.5

s 17