

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M12X45

Artikelnummer 51000.120.045

Merk -

UBB 950351765108

UNSPSC 31161620

EAN 8715492250841

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	45 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 36
125mmL≤200mm


b (min.): L200mm 49

b (min.): L≤125mm 30

d-D M12

k 7.5

Technische tekening

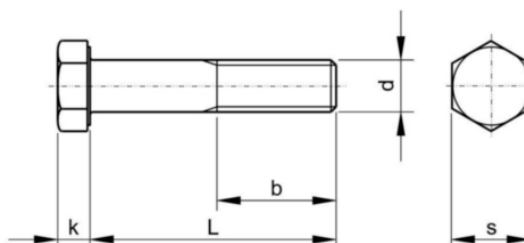

L (mm)	45
P	1.75
s	19