

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M12X140

Artikelnummer	51000.120.140
Merk	-
UBB	950351766270
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250971
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	140 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technische tekening

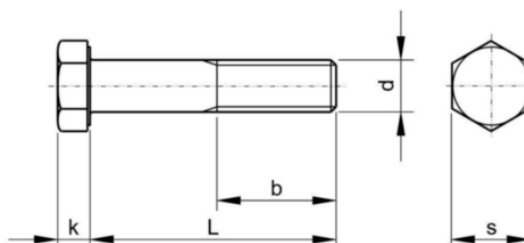

L (mm)	140
P	1.75
s	19