

## Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M12X320

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 51000.120.320                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 500571244929                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715494131643                 |
| PKG. van 10   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M12                    |
| Lengte                   | 320 mm                 |
| Klasse                   | Min.50                 |
| Aandraaivoorziening      | Zeskant                |
| Kopsoort                 | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal         |
| Materiaalsoort Technisch | A2                     |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 931        |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1555       |
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |

### Technische specificatie

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 36  |
| b (min.): L200mm          | 49  |
| b (min.): L≤125mm         | 30  |
| d-D                       | M12 |
| k                         | 7.5 |

### Technische tekening

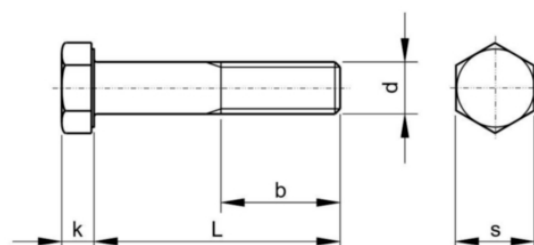

|        |      |
|--------|------|
| L (mm) | 320  |
| P      | 1.75 |
| s      | 19   |