

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M14X190

Artikelnummer	51000.140.190
Merk	-
UBB	500571231223
UNSPSC	31161620
EAN	8715494541374
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	190 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8

Technische tekening

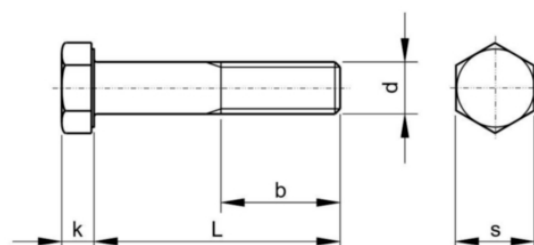

L (mm) 190

P 2

s 22