

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M14X200

Artikelnummer	51000.140.200
Merk	-
UBB	952351935475
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251213
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	200 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8

Technische tekening

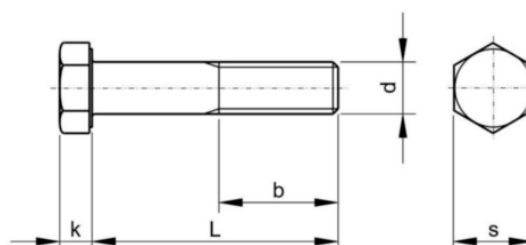

L (mm) 200

P 2

s 22