

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M16X45

Artikelnummer	51000.160.045
Merk	-
UBB	500621781946
UNSPSC	31161620
EAN	8715494510585
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	45 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening

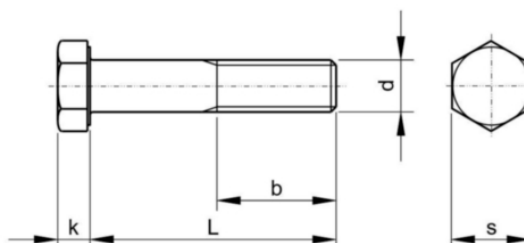

L (mm) 45

P 2

s 24