

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M16X55

Artikelnummer 51000.160.055

Merk -

UBB 950351767005

UNSPSC 31161620

EAN 8715492251251

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	55 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 44
125mmL≤200mm


b (min.): L200mm 57

b (min.): L≤125mm 38

d-D M16

k 10

Technische tekening

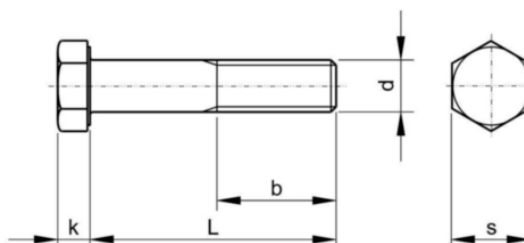

L (mm) 55

P 2

s 24