

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M16X75

Artikelnummer 51000.160.075

Merk -

UBB 951351758184

UNSPSC 31161620

EAN 8715492251299

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	75 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening

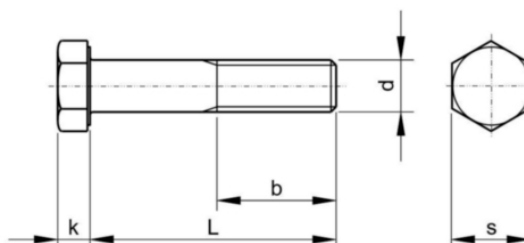

L (mm) 75

P 2

s 24