

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M16X85

Artikelnummer 51000.160.085

Merk -

UBB 952351137015

UNSPSC 31161620

EAN 8715492251312

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	85 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 44
125mmL≤200mm


b (min.): L200mm 57

b (min.): L≤125mm 38

d-D M16

k 10

Technische tekening

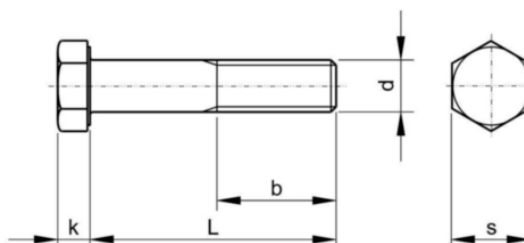

L (mm) 85

P 2

s 24