

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M16X140

Artikelnummer	51000.160.140
Merk	-
UBB	950351768094
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251374
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	140 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening

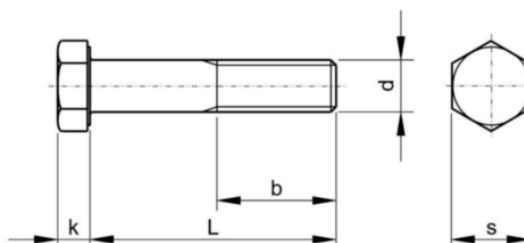

L (mm) 140

P 2

s 24