

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M16X170

Artikelnummer	51000.160.170
Merk	-
UBB	951351758267
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251404
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	170 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening

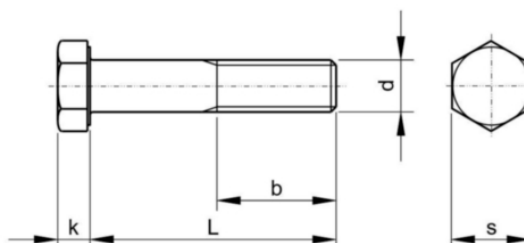

L (mm) 170

P 2

s 24