

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M16X260

Artikelnummer	51000.160.260
Merk	-
UBB	951351759091
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251497
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	260 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening

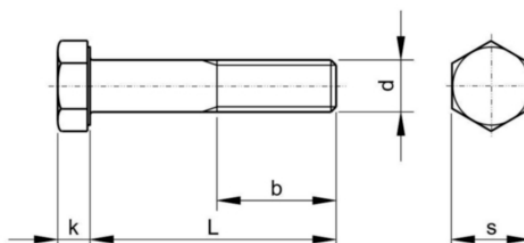

L (mm) 260

P 2

s 24