

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M16X340

Artikelnummer	51000.160.340
Merk	-
UBB	500571231710
UNSPSC	31161620
EAN	8715494131810
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	340 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening

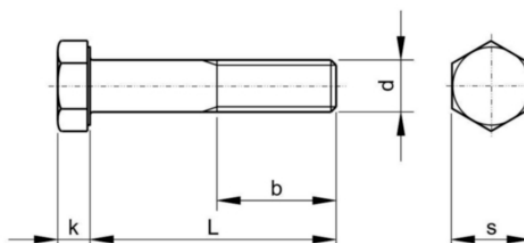

L (mm) 340

P 2

s 24