

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M18X70

Artikelnummer 51000.180.070

Merk -

UBB 951351759661

UNSPSC 31161620

EAN 8715492251534

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	70 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 48
125mmL≤200mm


b (min.): L200mm 61

b (min.): L≤125mm 42

d-D M18

k 11.5

Technische tekening

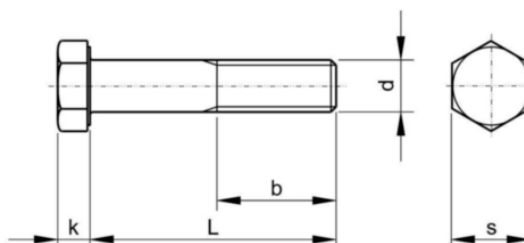

L (mm)	70
P	2.5
s	27