

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M18X75

Artikelnummer 51000.180.075

Merk -

UBB 500571232130

UNSPSC 31161620

EAN 8715494131902

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	75 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 48
125mm $L \leq 200$ mm


b (min.): L200mm 61

b (min.): $L \leq 125$ mm 42

d-D M18

k 11.5

Technische tekening

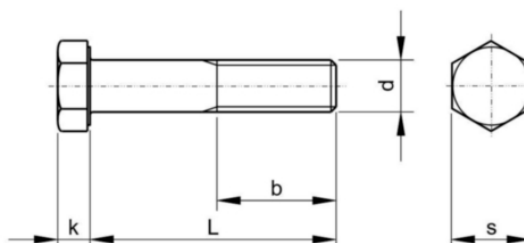

L (mm)	75
P	2.5
s	27