

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M18X110

Artikelnummer 51000.180.110

Merk -

UBB 951351760222

UNSPSC 31161620

EAN 8715492251572

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	110 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5

Technische tekening

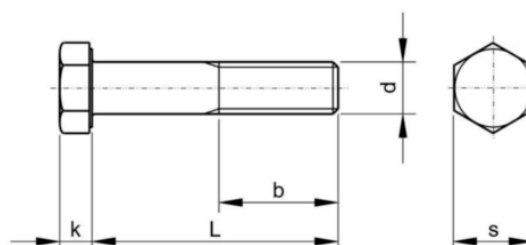

L (mm) 110

P 2.5

s 27