

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M18X180

Artikelnummer	51000.180.180
Merk	-
UBB	500571232395
UNSPSC	31161620
EAN	8715494131926
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	180 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5

Technische tekening

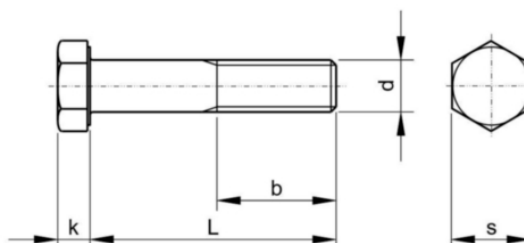

L (mm) 180

P 2.5

s 27