

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M20X70

Artikelnummer 51000.200.070

Merk -

UBB 950351768334

UNSPSC 31161620

EAN 8715492251657

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	70 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 52
125mm $L \leq 200$ mm


b (min.): L200mm 65

b (min.): $L \leq 125$ mm 46

d-D M20

k 12.5

Technische tekening

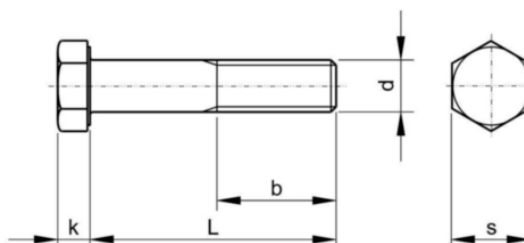

L (mm) 70

P 2.5

s 30