

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M20X160

Artikelnummer 51000.200.160

Merk -

UBB 951351738541

UNSPSC 31161620

EAN 8715492251770

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	160 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 52
125mm $L \leq 200$ mm


b (min.): L200mm 65

b (min.): $L \leq 125$ mm 46

d-D M20

k 12.5

Technische tekening

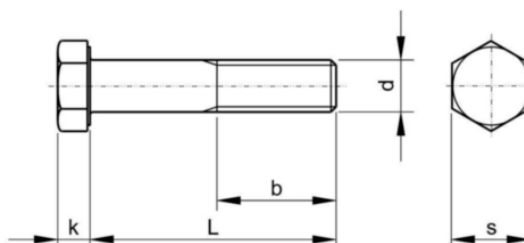

L (mm) 160

P 2.5

s 30