

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M20X220

Artikelnummer	51000.200.220
Merk	-
UBB	951351761139
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251800
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	220 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening

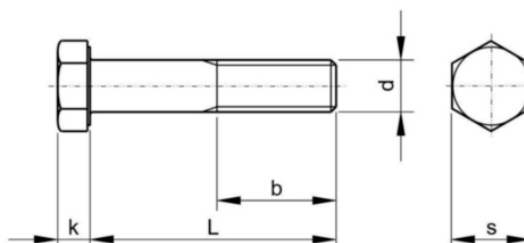

L (mm) 220

P 2.5

s 30