

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M22X80

Artikelnummer	51000.220.080
Merk	-
UBB	951351762046
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251855
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	80 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14

Technische tekening

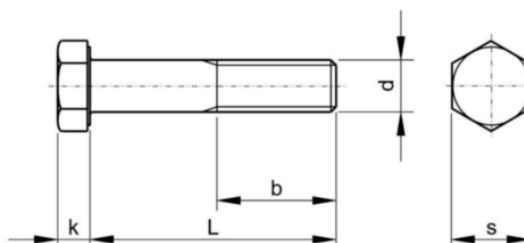

L (mm)	80
P	2.5
s	32